

# Permite la adsorción de piezas de trabajo irregulares y una alta capacidad de seguimiento de la pieza de trabajo.

## Ventosa Esponja ZP2-□A-X2279

Producto especializado



Cuestionario  
Haga clic aquí para responder

### Variaciones

Modelo	Dimensiones	Fuerza teórica de elevación*1
ZP2-100060A-X2279	100 mm x 60 mm	48 N
ZP2-200060A-X2279	200 mm x 60 mm	102 N
ZP2-200120A-X2279	200 mm x 120 mm	204 N

\*1 Un valor teórico que no incluye el factor de seguridad cuando se adsorbe la superficie completa de una pieza de trabajo sin permeabilidad al aire y con presión de vacío de -30 kPa.

### Ejemplos de aplicación


Para la adsorción de cartón.



Para la adsorción de piezas de trabajo con fugas.



Para la adsorción de piezas de trabajo con protuberancias.

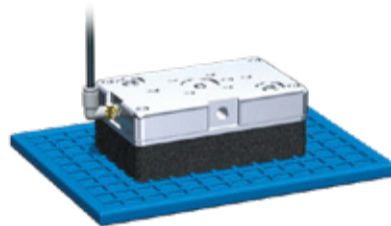

Puerto de suministro de presión de vacío (Puerto PV)  
(3 direcciones seleccionables)



Presión de liberación  
Puerto de suministro  
(Puerto PD)

**Precaución** La aplicación descrita es solo para referencia y no garantiza su rendimiento. Para su uso en diversas aplicaciones se recomienda realizar una evaluación exhaustiva y pruebas de validación para determinar su viabilidad en sus condiciones de uso específicas. Comuníquese con su representante local de ventas de SMC para obtener mayor información sobre precios individuales y disponibilidad de entrega.

Válvula de suministro

Válvula de liberación

## Entrada eléctrica: Compatible con cables de conector M8.

## Eyector multietapa. ZL3-X105/ZL6-X105

Producto especializado

Longitud del cable conector  
300, 500, 1000, 2000, 5000 mm



Cable Conector M8 (3 pines)