

Un conector M12 con 2 cables integrados

Limit Switch de cableado reducido

D-M9N-1046 (Salida NPN)

D-M9P-1046 (Salida PNP)


Producto especializado



Questionario
Haga clic aquí para responder

- Reducción de mano de obra de cableado de limit switch para cada cilindro/actuador
- Puede utilizarse con cilindros y actuadores compatibles con Limit Switch D-M9N/M9P.
- IP67

Conexiones

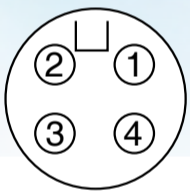


Asignación de pines del conector
Longitud del cable conductor: 0,5 m

Número de pin.		Nombre de la señal
SW1	SW2	
1	1	DC (+)
4	2	OUT
3	3	DC (-)





Ejemplos de aplicación

Para operaciones de Pick & Place

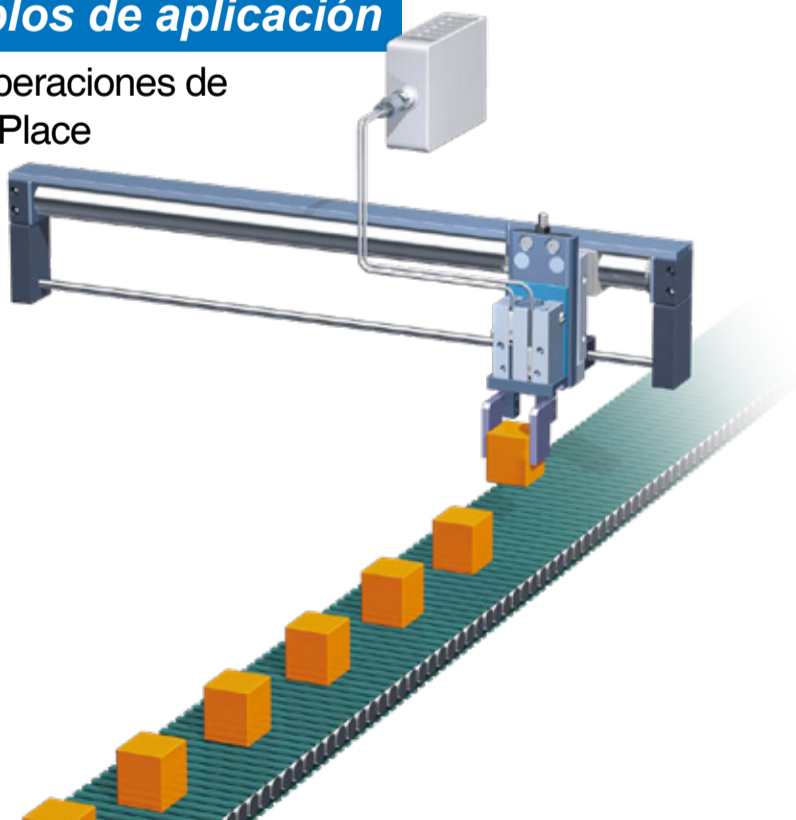

 Para la transferencia de sustratos electrónicos pequeños utilizando varios cilindros.

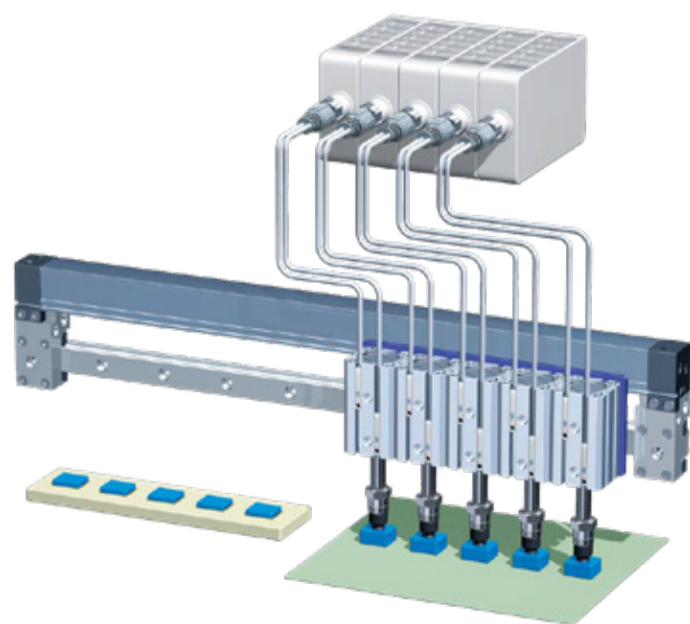

Precaución

La aplicación descrita es solo para referencia y no garantiza su rendimiento. Para su uso en diversas aplicaciones se recomienda realizar una evaluación exhaustiva y pruebas de validación para determinar su viabilidad en sus condiciones de uso específicas. Comuníquese con su representante local de ventas de SMC para obtener mayor información sobre precios individuales y disponibilidad de entrega.