

Para electrificación de líneas de transferencia

Cilindro tope eléctrico

Serie LEB

Producto Especializado



Hay disponibles 2 tipos de control dependiendo de la aplicación

Con controlador: Motor paso a paso LEBQ-X1

- Compatibilidad con varios protocolos de comunicación
- Mantiene la posición actual cuando corta la alimentación

Serie	Tamaño	Carrera [mm]	Peso máximo del objeto transferido [kg]
LEBQ-X1	32	20	25
	50	30	130



 

Sin controlador Motor DC

- Controlable solo con señales de ENCENDIDO/APAGADO.
- Fácil puesta en marcha y reducción del trabajo de cableado.
- No se requiere espacio de instalación del controlador.
- Compatible con limit switch de estado sólido de 2 colores.

Serie	Tamaño	Carrera [mm]	Peso máximo del objeto transferido [kg]
LEBQ-X31	40	20	70
LEBH-X3	50	30	400
	63	30	520
	80	40	800



Ejemplo de aplicación

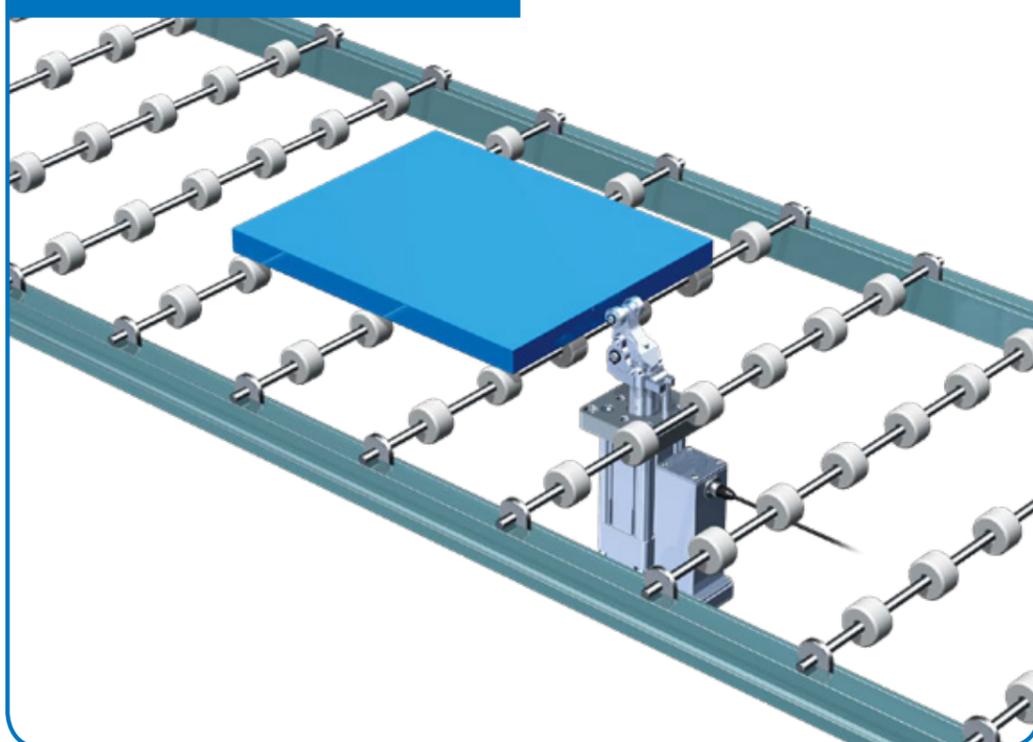

Precaución

La aplicación descrita es solo para referencia y no garantiza su rendimiento. Para su uso en diversas aplicaciones se recomienda realizar una evaluación exhaustiva y pruebas de validación para determinar su viabilidad en sus condiciones de uso específicas. Comuníquese con su representante local de ventas de SMC para obtener mayor información sobre precios individuales y disponibilidad de entrega.