

Inline Vakuumerzeuger Serie ZU




Vakuumerzeuger zur direkten Montage in die Schlauchleitung

- platzsparend: kompakt und leichte Ausführung
- reduzierter Arbeitsaufwand und einfache Montage durch beidseitige Steckverbindungen mit ovalem Druckring
- maximaler Durchfluss 16 l/min (ANR)
- maximales Vakuum: -90 kPa
- Düsengrößen: 0,3, 0,4, 0,5 und 0,7 mm


Anwendungsbeispiele

Zur Vermeidung von Ausfällen des Vakuumsaugers an der Vakuumpumpe

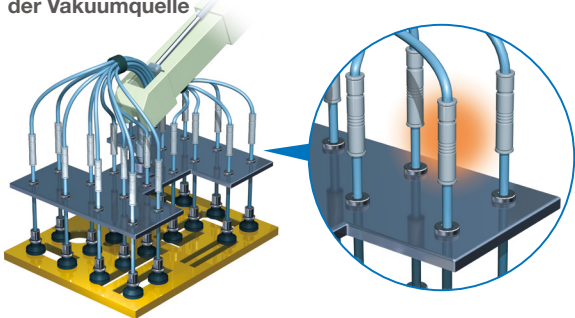


Mehrere Vakuumsauger können für das Ansaugen von Werkstücken mit Löchern verwendet werden.

Für verbesserte Ansprechzeiten bei der Installation von biegsamen Teilen

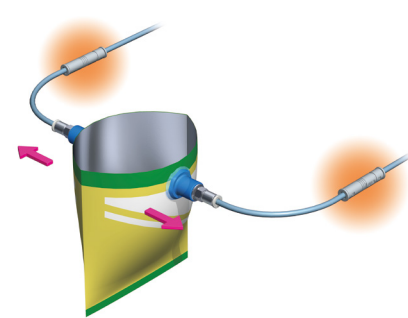

Kann zum Öffnen und Schließen von Plastiktüten verwendet werden

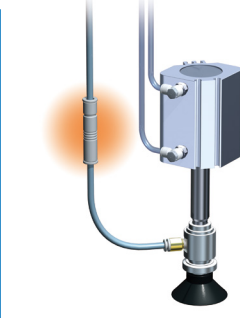

Zum Anschluss an Vakuumsaugern, die an pneumatischen Antrieben mit Z-Achse montiert sind

Bestellbeispiel

Modell	Max. Vakuum	Anschluss
ZU05	S	A
Düsengröße Ø 1,5 mm	-90 kPa	Ø 6 mm