

Дифференциальный манометр GD40-2-01

Предназначен для измерения перепада давлений между входом и выходом пневматических устройств. Может быть использован для контроля работоспособности фильтрующего элемента.

Технические характеристики


Номер для заказа	GD40-2-01
Рабочая среда	Сжатый воздух
Макс. рабочее давление (МПа)	1.0
Испытательное давление (МПа)	1.5
Диапазон рабочих температур (°C)	5 ~ 60
Присоединительная резьба	R1/8
Диапазон шкалы (МПа)	0 ~ 0.2
Точность (МПа)	0.006
Диаметр шкалы (мм)	40
Вес (г)	300

Принадлежности входят в комплект поставки

Обозначение	Кол.	Номер для заказа
Трубка (нейлон) 0.5 м	0.5 м	T0425
Соединение прямое	1 шт.	H04-01
Соединение угловое	1 шт.	DL04-01



Пример использования

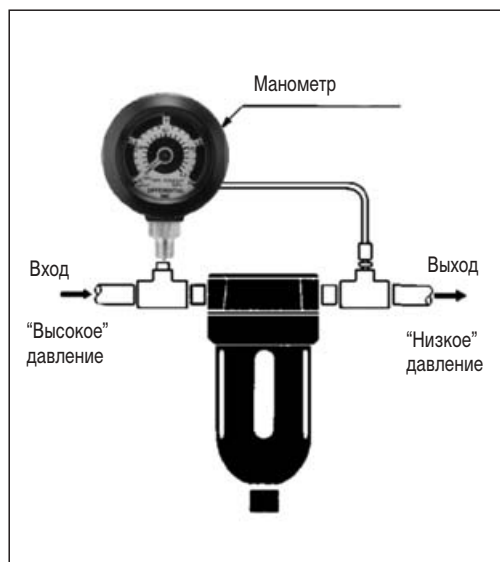

Размеры

